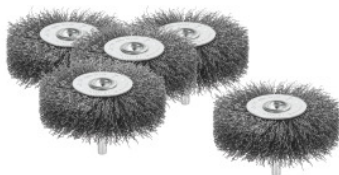


HOLEX**Krožna ščetka z držalom Jeklena žica 0,30 mm, Ø ščetke D1×širina predela s ščetinami L1: 70X16mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | GG5740 70X16 |
| GTIN | 4067263136385 |
| Razred artikla | GGN |

Opis**Izvedba:**

Valovita žica posebne kakovosti, **držalo Ø 6 mm.**

Ustreza št. 574050.

Uporaba:

Na ročnih brusilnikih, strojih z upogljivo gredjo ali vrtalnih strojih za obdelavo površine. Z večanjem števila vrtljajev se poveča tudi učinkovitost ščetke.

Za odstranjevanje rje, škaje in za čiščenje.

Tehnični opis

| | |
|---|-------------------------|
| Ø držala D _s | 6 mm |
| Ø ščetke D ₁ | 70 mm |
| Širina predela s ščetinami L ₁ | 14 mm |
| Debelina ščetin | 0,3 mm |
| Dolžina ščetin H ₁ | 19 mm |
| Maksimalno število vrtljajev | 15000 min ⁻¹ |
| Material obloge | Jeklena žica |
| Posukanje | valovita |

Vrsta izdelka

Okrogla ščetka

Pribor

Krožna ščetka z držalom
Jeklena žica 0,30 mm Ø ščetke
D1×širina predela s ščetinami L1 70X16 mm

574050 70X16