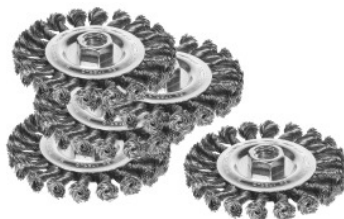


HOLEX**Okrogla ščetka Jeklena žica 0,50 mm, Ø ščetke D1×Ø izvrtine d1/navoj M: 115XM14mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG5712 115XM14
GTIN	4067263136187
Razred artikla	GGN

Opis**Izvedba:**

Ravna krožna ščetka, gladka žica 0,50 mm, **posukana** in trdno vtisnjena v jekleno telo. **Zelo agresivno brušenje z veliko odpornostjo proti obrabi.**

Ustreza št. 571203.

Uporaba:

Za grobo ščetkanje, kot npr. odstranjevanje škaje, rje, žindra, kosmatenje, čiščenje kovinskih delov, pa tudi za čiščenje opažnih desk.

Posukana v levo, zanesljivo preprečuje predčasno odvijanje. Z **notranjim navojem M14**, za neposredno namestitev **na kotni brusilnik**.

Tehnični opis

Maksimalno število vrtljajev	12500 min ⁻¹
Navoj M	M14
Debelina ščetin	0,5 mm
Širina predela s ščetinami L ₁	14 mm
Ø ščetke D ₁	115 mm
Število kit	20

Dolžina ščetin H ₁	24 mm
Material obloge	Jeklena žica
Vrsta izdelka	Okrogla ščetka

Pribor

Okrogla ščetkajeklena žica 0,50 mm Ø ščetke D1×Ø izvrtine d1/navoj M 115XM14 mm	571203 115XM14
--	----------------