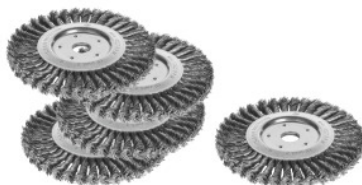


**HOLEX****Okrogla ščetka Jeklena žica 0,50 mm, Ø ščetke D1×Ø izvrtine d1/navoj M: 178X22mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG5712 178X22
GTIN	4067263136514
Razred artikla	GGN

**Opis****Izvedba:**

Ravna krožna ščetka, gladka žica 0,50 mm, **posukana** in trdno vtisnjena v jekleno telo. **Zelo agresivno brušenje z veliko odpornostjo proti obrabi.**

Ustreza št. 571203.

**Uporaba:**

Za grobo ščetkanje, kot npr. odstranjevanje škaje, rje, žindra, kosmatenje, čiščenje kovinskih delov, pa tudi za čiščenje opažnih desk.

**Posukana v levo**, zanesljivo preprečuje predčasno odvijanje.

**Tehnični opis**

Debelina ščetin	0,5 mm
Širina predela s ščetinami L <sub>1</sub>	14 mm
Ø ščetke D <sub>1</sub>	178 mm
Dolžina ščetin H <sub>1</sub>	38 mm
Število kit	38
Maksimalno število vrtljajev	12500 min <sup>-1</sup>
Ø izvrtine d <sub>1</sub>	22 mm

Material obloge

Jeklena žica

Vrsta izdelka

Okrogla ščetka

---

**Pribor**Okrogla ščetkajeklena žica 0,50 mm Ø ščetke D1×Ø  
izvrtine d1/navoj M 178X22 mm

571203 178X22