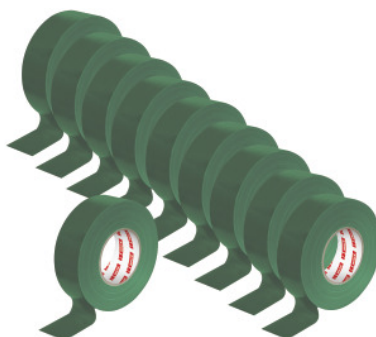


HOLEX**Komplet lepilnih trakov, ojačanih s tkanino****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG3768 50X50
GTIN	4067263137634
Razred artikla	GGN

Opis**Izvedba:**

Univerzalno uporabni lepilni trakovi za številna področja uporabe, kot so **popravila, zaščita, lepljenje in pakiranje**.

Čas uporabnosti v notranjosti in na prostem do 2 tedne.

Trak iz tkanine s toplotnim lepilom za preprosta lepljenja in popravila. PE-laminiranje poskrbi tudi za vodoodbojnost. Možnost uporabe pri številnih prekrivnih delih in lepljenjih. Posebej za uporabo v primerih, ko je potrebna visoka odpornost proti trganju. Preprosto odvijanje in trganje ob odpornosti proti drgnjenju.

Univerzalna uporaba za popravila.

Odpornost proti UV-svetlobi, zelo dobra odpornost proti trganju in obrabi.

Dobra lepilna moč tudi na hrapavih podlagah.

Lastnosti:

Vsebina 10 kos

Priporočilo:

Pred lepljenjem preverite primernost podlage.

Tehnični opis

Barva	zelena
-------	--------

Natezna trdnost	5,8 N/mm
temperaturna obstojnost do	40 °C
Nosilni material	Tkanina
Črtalo na voljo	ne
Lepilna masa	Naravni kavčuk
Uporaba	Tesnjenje
Uporaba	Pakiranje
Uporaba	Fiksiranje
Uporaba	Lepljenje
Uporaba	Pritrditev
Uporaba	Maskiranje
Uporaba	Lepljenje
Uporaba	Spajanje
Posebnosti	UV-odporni
Posebnosti	možnost trganja z roko
Finost tkanine	59 struktura
Lepilna moč na jeklu	0,33 N/mm
Minimalni rok trajanja	12 mesec
Zračna vlažnost pri shranjevanju	50 %
Vrsta lepilnega traku	enostranski
Širina	50 mm
Raztegljivost	12,5 %
Dolžina	50 m
Temperatura skladiščenja	20 °C
Debelina	0,3 mm
Značilnost blagovnega imena	olivno zelena
Vrsta izdelka	Lepilni trak

Pribor

Lepilni trak, ojačan s tkanino Širina×dolžina (mm×m)
50X50

083768 50X50