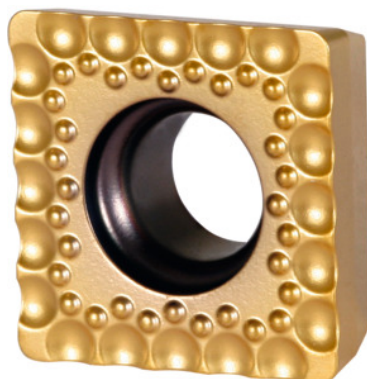



**Obračalna rezalna ploščica KOMET®, BK8430, Oznaka tip W83: 44-030**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	236535 44-030
GTIN	4047109199835
Razred artikla	24Q

**Opis**
**Izvedba:**

Brušeno po obodu, z zaobljenim rezalnim robom in sintrano stopnjo za oblikovanje odrezkov.

**Napotek:**

**Podane orientacijske vrednosti se nanašajo na KUB Quatron® art. 235500 – 235505.**

Ko uporabljate sveder KUB Quatron® art. 235500 – 235505, zmanjšajte podajanje za polovico.

Tip: ST1400

ISO-oznaka obračalne ploščice: SOEX 120508

Podajanje f v jeklo < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,25 mm/v

**Tehnični opis**

Oznaka	44-030
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,25 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	SOEX 120508
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Zvrst	BK8430

Tip	ST1400
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	300 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	250 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	200 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	160 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno	160 m/min	M
mokro maks.	primerno		