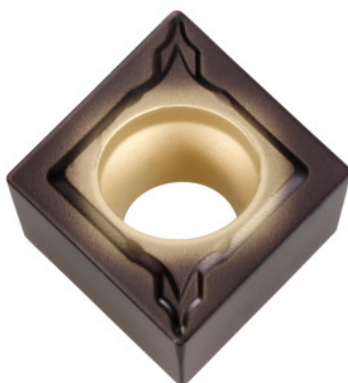


Garant**CC.T 09T304, Zvrst: HB7020**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260058 HB7020
GTIN	4045197699404
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Globina reza a_p	0,2 - 2,5 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	150 - 400 m/min
Glavna uporaba	P
Radij rezila	0,4 mm
Lomilec odrezkov	SS
Podajanje f	0,05 - 2,5 mm/v
Zvrst	HB7020
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMW 09T304

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	MF
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje