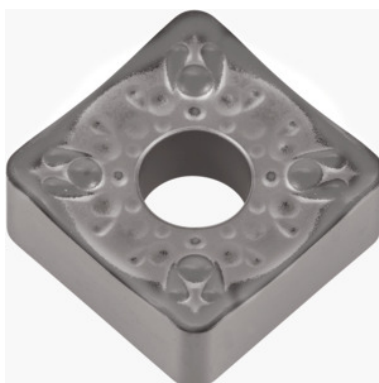


Garant**Rezalna obračalna ploščica za struženje SNMM 120412 za grobo odrezovanje****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251386 HB7130-2
GTIN	4069515023078
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Število zamenljivih ploščic/rezil	8
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMM 120412
Zvrst	HB7130-2
Radij rezila	1,2 mm
Lomilec odrezkov	VR
Podajanje f	0,3 - 0,9 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Grobo struženje
Glavna uporaba	M
Globina reza a_p	2 - 10 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 200 m/min
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen

Podatkovni list

Rezalni material	Karbidna trdina
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje