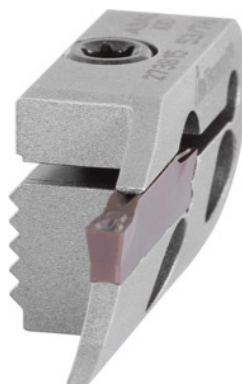


Garant

**Nosilec rezil, konveksen za plano zarezovanje, desni, Ø območja zareze D1/
D2: 51/67mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273812 51/67
GTIN	4045197576866
Razred artikla	21W

Opis**Izvedba:**

Izjemno toga povezava in natančno vpetje med nosilcem rezila in vpenjalnim držalom zaradi nazobčane kontaktne površine.

Uporaba:

V povezavi z držali art. 273800 do 273811.

Rezervni del:

Vpenjalni vijak art. 279815 9.

Pazi:

Brez montažnih vijakov (so v dobavi z držalom).

Napotek:

D_1 = minimalni Ø za 1. zarezo / D_2 = maksimalni Ø za 1. Zareza.

Glede na vpenjalno situacijo in material znižajte tehnične vrednosti za 30 – 50 %.

Širina zareze w: 2 mm

maksimalna globina rezanja t_{maks} : 13 mm

Tehnični opis

minimalni \varnothing 1. zareze D_2	67 mm
maksimalna globina rezanja t_{maks}	13 mm
minimalni \varnothing 1. zareze D_1	51 mm
Vrsta uporabe	desni
Širina zareze w	2 mm
Vrsta izdelka	Nosilec rezila

Pribor

Vpenjalni vijak Tip 9	279815 9
Vpenjalni vijak	279910