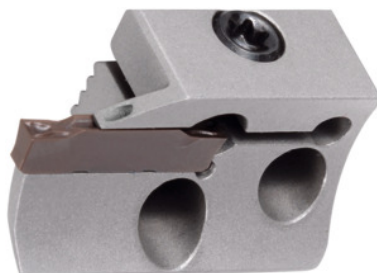


Garant

**eco-nosilec rezil, konkaven za plano zarezovanje, desni, Ø območja zareze
D1/D2: 33/50mm**


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	273890 33/50
GTIN	4045197516633
Razred artikla	21W

Opis
Uporaba:

V povezavi z držali GARANT eco art. **273840 – 273851**.

Pazi:

Brez montažnih vijakov (so v dobavi z držalom).

Napotek:

D_1 = minimalni Ø za 1. zarezo/ D_2 = maksimalni Ø za 1. zarezo.

z notranjim hlajenjem: da

Širina zareze w : 3 mm

maksimalna globina rezanja t_{maks} : 13 mm

Vpenjalni vijak: 279815 9

Tehnični opis

minimalni Ø 1. zareze D_2	50 mm
minimalni Ø 1. zareze D_1	33 mm
maksimalna globina rezanja t_{maks}	13 mm
Serijska	Eco
Vpenjalni vijak	279815 9

Vrsta uporabe	desni
z notranjim hlajenjem	da
Širina zareze w	3 mm
Vrsta izdelka	Nosilec rezila

Pribor

Vpenjalni vijak	279910
Vpenjalni vijak Tip 9	279815 9