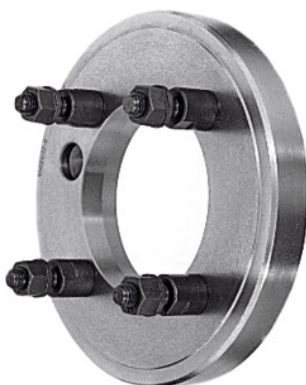


**Kratkostožna prirobnica za stružno glavo DIN 55027, Ø d1/stožec: 315/8mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	317500 315/8
GTIN	4019208033549
Razred artikla	33R

Opis**Izvedba:**

Na strani vretena končno obdelane, na strani glave plano postružene.

Uporaba:

Za naknadno dograditev na stružne glave s cilindričnim centriranjem po DIN 6350 A. **Zaradi majhne prevese bolj priporočamo uporabo stružnih glav z vgrajenim kratkostožnim vpenjalom.**

Za glave vreten **DIN 55027** oz. ISO 702/III (enaka kot stari standard **DIN 55022**) s sprežniki in maticami z vencem.

Material:

Jeklo C45

Tehnični opis

Debelina B	26 mm
Ø konusa d ₂	139,735 mm
Število stojnih vijakov	4
Zunanji Ø d ₁	315 mm

Velikost konusa	8
Vrsta izdelka	Pribor za stružno glavo