


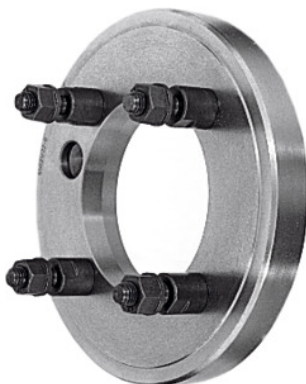

Kratkostožčna prirobnica za stružno glavo DIN 55027, \varnothing d1/stožec: 400/11 mm



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 317500 400/11 |
| GTIN | 4019208078793 |
| Razred artikla | 33R |

Opis

Izvedba:

Na strani vretena končno obdelane, na strani glave plano postružene.

Uporaba:

Za naknadno dograditev na stružne glave s cilindričnim centriranjem po DIN 6350 A. **Zaradi majhne prevese bolj priporočamo uporabo stružnih glav z vgrajenim kratkostožčnim vpenjalom.**

Za glave vreten **DIN 55027** oz. ISO 702/III (enaka kot stari standard **DIN 55022**) s sprežniki in maticami z vencem.

Material:

Jeklo C45

Tehnični opis

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Velikost konusa | 11 |
| Zunanji \varnothing d ₁ | 400 mm |
| \varnothing konusa d ₂ | 196,885 mm |

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Debelina B | 31 mm |
| Število stojnih vijakov | 6 |
| Vrsta izdelka | Pribor za stružno glavo |