




Držalo za sveder za vrtanje v polno VARIA, V5, Vpenjalni Ø D1: 8mm

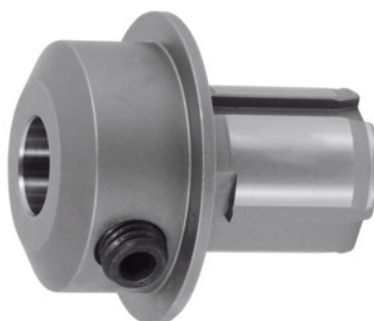

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 319829 8 |
| GTIN | 2050001077936 |
| Razred artikla | 33E |

Opis

Prednosti:

- **Hitra menjava zaradi enega vpenjalnega mesta, zato pri menjavi orodja ni nevarnosti telesnih poškodb.**
- **Rezalno orodje leži prednastavljeno v stroju.**
- **Kratka izvedba – nizki stroški opremljanja.**

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s prijemalno površino.

Napotek:

Maksimalni zatezni moment pri VX3 in VX4 pri 5,7 Nm, dosegljiv s primernim momentnim ključem art. 211750 vel. 5,7. Največji zatezni moment za V5 znaša 10 Nm. Pri sprostitvi vložkov ne obračajte čez končni položaj.

Izjemno kratka izvedba po ponudbi. Za čiščenje držal orodij Varia in zamenljivih ploščic priporočamo sistem EWS Clean ter čistilno garnituro.

Tehnični opis

| | |
|----------------------------|-------|
| Previsna dolžina A | 22 mm |
| Vpenjalni Ø D ₁ | 8 mm |
| Zunanji Ø D | 28 mm |

Trn za rezkarje

V5

Vrsta izdelka

Vpenjalne glave