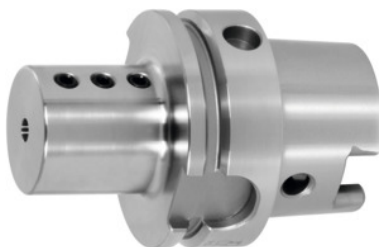


SWISS TOOLS

**Držalo za notranje struženje, HSK-T 40, Vpenjalni Ø D1: 6mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	318829 6
GTIN	2050001714763
Razred artikla	36D

**Opis****Uporaba:**

Za vpetje nožev za notranje struženje.

Za uporabo na stružnih / rezkalnih centrih.

**Tehnični opis**

Vpenjalni Ø D <sub>1</sub>	6 mm
Previsna dolžina A	55 mm
L <sub>1</sub>	35 mm
Zunanji Ø D	34 mm
Trn za rezkarje	HSK-T 40
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-3
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Vpenjalne glave