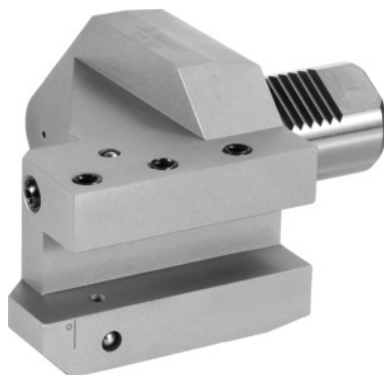


Garant

Osnovno držalo eco, aksialno, za sprednjo stran, Ø d1 držala/držalo orodja:
40/20 mm

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319195 40/20
GTIN	4045197639851
Razred artikla	31V

Opis**Izvedba:**

- Površinsko kaljeno 58 HRC ±2.
- Vse delovne površine brušene.
- S krogličnimi brizgalnimi šobami.

Primerno za :

za MAZAK QuickTurn Nexus 100IIM/MS/MY/MSY.

za MAZAK QuickTurn Nexus 200IIM/250IIM/MS/MY/MSY (16-kratni).

Tehnični opis

Ø držala d ₁	40 mm
4-kotno držalo	20 mm
Vrsta izdelka	VDI držala orodij

