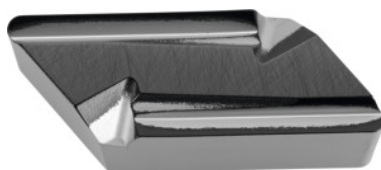


**Garant**
**KNUX 160410L, Zvrst: HB7120-1**


## Podatki za naročanje

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Številka za naročanje | 251038 HB7120-1 |
| GTIN                  | 4045197819871   |
| Razred artikla        | 21G             |

## Tehnični opis

|   |   |
|---|---|
| Glavna uporaba                          | M                                       |
| Rezalni pogoji                          | neprekinjen                             |
| Radij rezila                            | 1 mm                                    |
| Lomilec odrezkov                        | 2,2 mm                                  |
| Podajanje f                             | 0,2 - 0,5 mm/v                          |
| Globina reza $a_p$                      | 0,5 - 5 mm                              |
| Zvrst                                   | HB7120-1                                |
| Lomilec odrezkov                        | VM                                      |
| Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo | 80 - 260 m/min                          |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave     | Groba/gladilna obdelava                 |
| Rezalni material                        | HM                                      |
| Število zamenljivih ploščic/rezil       | 2                                       |
| ISO-oznaka obračalne ploščice           | KNUX 160410L                            |
| Vrsta izdelka                           | Obračalna rezalna ploščica za struženje |

