


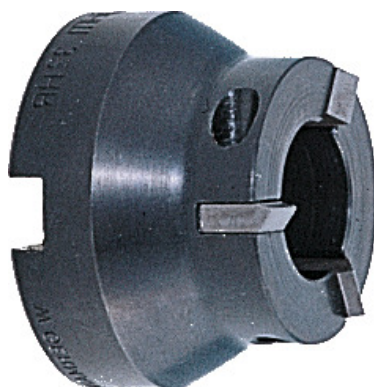

Sojemalna ploščica leva, Ø delovnega območja: 21-40 mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	327650 21-40
GTIN	4019208021645
Razred artikla	35R

Opis

Izvedba:

Sojemalni nastavki **zzamenljivimi sojemalnimi ploščicami iz karbidne trdine.**

Uporaba:

Kot nadomestni nastavki oz. za razširitev delovnega območja garnitur art. 327450; 327460 in za osnovna držala art. 327520; 327540.

Ø vpenjalnega kroga A: 20 mm

Zunanji Ø B: 43 mm

Dolžina C: 30 mm

Ø primerne centrirne konice D: 6 mm

Tehnični opis

Dolžina C	30 mm
Ø vpenjalnega kroga A	20 mm
Zunanji Ø B	43 mm
Ø delovnega območja	21 - 40 mm
Ø primerne centrirne konice D	6 mm

Vrsta izdelka

Čelno sojemalo