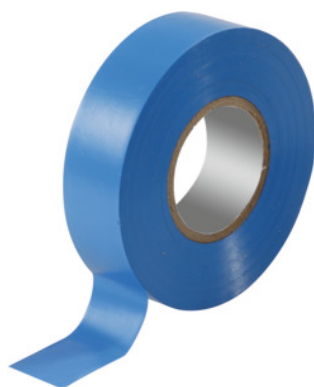


3M**Izolirni trakovi, 15 mm×10 m, Barva: BLUE**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	083652 BLUE
GTIN	4054596613492
Razred artikla	08M

Opis

Izvedba:

3M™ Temflex® 165 je **univerzalno uporaben, mehek PVC-izolirni trak**. Teško vnetljivo. Samougasljiv, dobra odpornost proti olju in topilom.

Uporaba:

Za izoliranje, povezovanje v snop, pritrditev in barvno označevanje.

Napotek:

Navedeni minimalni rok trajanja izdelkov 3M™ je v skladu s predpisanimi smernicami za shranjevanje.

Tehnični opis

Oznaka proizvajalca	3M® Temflex® 165
Dolžina	10 m
Širina	15 mm
Debelina	0,15 mm
Barva	modra

Natezna trdnost	2 N/mm
Nosilni material	PVC-folija
Lepilna moč na jeklu	0,2 N/mm
Vrsta lepilnega traku	enostranski
Zračna vlažnost pri shranjevanju	50 - 60 %
Črtalo na voljo	ne
temperaturna obstojnost do	90 °C
Uporaba	Označevanje
Uporaba	Izolacija
Uporaba	Spajanje
Uporaba	Označevanje
Raztegljivost	200 %
Temperatura skladiščenja	20 - 23 °C
Značilnost blagovnega imena	15 mm×10 m
Vrsta izdelka	Lepilni trak