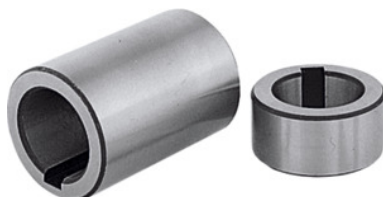


Podložni obroček za rezkarje, širok, Notranji Ø × debelina b1: 40X3mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	309930 40X3
GTIN	4045197307453
Razred artikla	37D

Opis**Izvedba:**

Širina 2,0–60 mm. Iz jekla za cementiranje, kaljeni. Zunanji Ø brušen, plane površine lepane. Dopustno odstopanje vzporednosti za širino obroča znaša IT 3, glede na izvrtino d1. Toleranca širine obroča $\pm 0,1$ mm.

Tehnični opis

Debelina b ₁	3 mm
Zunanji Ø	55 mm
Notranji Ø	40 mm
Izvedba	širok
Standard	DIN 2084
Vrsta izdelka	Podložni obroček za rezkarje