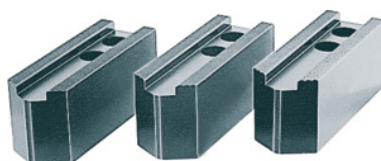


**Garnitura čeljustnih nastavkov, 3-delna, za tip glave: 254****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	313760 254
GTIN	4019208193816
Razred artikla	32R

**Opis****Izvedba:**

**Fino rezkan** utor in ozobje.

Poševnina za majhne vpenjalne Ø.

**Material:**

Kakovosten izdelek iz 16MnCr5.

**Primerno za :**

**Močne stružne glave** proizvajalca Schunk, Röhm in močne stružne glave drugih proizvajalcev.

**Dodatni pribor:**

Utorne matice art. 313505 – 313605.

**Napotek:**

· **Za prilagoditev stružni glavi, primerjajte ozobje, širino utora (D) in razdaljo med luknjami (a, b).**

· **Čeljustni nastavki iz aluminija po ponudbi.**

ustreza barvni kodi: Močne stružne glave in čeljusti Schunk

Dolžina L: 125 mm

Širina B: 40 mm

Višina H: 40 mm

Razdalja med izvrtinami a: 30 mm

Razdalja med izvrtinami b: 30 mm

Širina utora D: 16 mm

**Tehnični opis**

Višina H	40 mm
----------	-------

Širina B	40 mm
Dolžina L	125 mm
Razdalja med izvrtinami a	30 mm
za navoj DIN 912	M12
Razdalja med izvrtinami b	30 mm
za tip glave	254 mm
Širina utora D	16 mm
ustreza barvni kodi	Močne stružne glave in čeljusti Schunk
Vrsta izdelka	Čeljusti za stružno glavo za kompaktni vpenjalnik