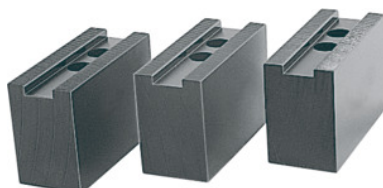


**Garnitura čeljustnih nastavkov, 3-delna, za tip glave: 160****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	313430 160
GTIN	4019208193403
Razred artikla	32R

Opis**Izvedba:**

Fino rezkani utori in ozobje, **nebrunirano**.

Material:

Kakovosten izdelek iz 16MnCr5.

Primerno za :

Močne stružne glave proizvajalca Schunk, Röhml in močne stružne glave drugih proizvajalcev.

Dodatni pribor:

Utorne matice art. 313505 – 313605.

Napotek:

- **Za prilagoditev stružni glavi primerjajte ozobje, širino utora (D) in razdaljo med luknjami (a, b).**
- **Čeljustni nastavki iz aluminija po ponudbi.**

Dolžina L: 67 mm

Širina B: 36 mm

Višina H: 53 mm

Razdalja med izvrtinami a: 12 mm

Razdalja med izvrtinami b: 19 mm

Širina utora D: 17 mm

Tehnični opis

Razdalja med izvrtinami a	12 mm
Širina utora D	17 mm

Višina H	53 mm
za tip glave	160 mm
Širina B	36 mm
Dolžina L	67 mm
Razdalja med izvrtinami b	19 mm
za navoj DIN 912	M12
Vrsta izdelka	Čeljusti za stružno glavo za kompaktni vpenjalnik