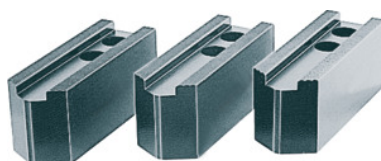


**Garnitura čeljustnih nastavkov, 3-delna, za tip glave: 170****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	313760 170
GTIN	4045197152312
Razred artikla	32R

Opis**Izvedba:**

Fino rezkan utor in ozobje.

Poševnina za majhne vpenjalne Ø.

Material:

Kakovosten izdelek iz 16MnCr5.

Primerno za :

Močne stružne glave proizvajalca Schunk, Röhmi in močne stružne glave drugih proizvajalcev.

Dodatni pribor:

Utorne matice art. 313505 – 313605.

Napotek:

· **Za prilagoditev stružni glavi, primerjajte ozobje, širino utora (D) in razdaljo med luknjami (a, b).**

· **Čeljustni nastavki iz aluminija po ponudbi.**

ustreza barvni kodi: Močne stružne glave in čeljusti Schunk

Dolžina L: 82 mm

Širina B: 31 mm

Višina H: 32 mm

Razdalja med izvrtinami a: 15 mm

Razdalja med izvrtinami b: 20 mm

Širina utora D: 12 mm

Tehnični opis

Dolžina L	82 mm
-----------	-------

za navoj DIN 912	M10
Razdalja med izvrtinami b	20 mm
Širina utora D	12 mm
za tip glave	170 mm
Višina H	32 mm
Razdalja med izvrtinami a	15 mm
Širina B	31 mm
ustreza barvni kodi	Močne stružne glave in čeljusti Schunk
Vrsta izdelka	Čeljusti za stružno glavo za kompaktni vpenjalnik