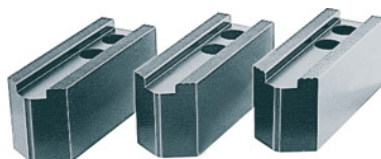


**Garnitura čeljustnih nastavkov, 3-delna, za tip glave: 210****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 313760 210 |
| GTIN | 4045197152329 |
| Razred artikla | 32R |

Opis**Izvedba:**

Fino rezkan utor in ozobje.

Poševnina za majhne vpenjalne Ø.

Material:

Kakovosten izdelek iz 16MnCr5.

Primerno za :

Močne stružne glave proizvajalca Schunk, Röhm in močne stružne glave drugih proizvajalcev.

Dodatni pribor:

Utorne matice art. 313505 – 313605.

Napotek:

· **Za prilagoditev stružni glavi, primerjajte ozobje, širino utora (D) in razdaljo med luknjami (a, b).**

· **Čeljustni nastavki iz aluminija po ponudbi.**

ustreza barvni kodi: Močne stružne glave in čeljusti Schunk

Dolžina L: 102 mm

Širina B: 35 mm

Višina H: 40 mm

Razdalja med izvrtinami a: 20 mm

Razdalja med izvrtinami b: 25 mm

Širina utora D: 14 mm

Tehnični opis

| | |
|---------------------------|-------|
| Razdalja med izvrtinami a | 20 mm |
|---------------------------|-------|

| | |
|---------------------------|--|
| Dolžina L | 102 mm |
| Širina utora D | 14 mm |
| za tip glave | 210 mm |
| Razdalja med izvrtinami b | 25 mm |
| Višina H | 40 mm |
| za navoj DIN 912 | M12 |
| Širina B | 35 mm |
| ustreza barvni kodi | Močne stružne glave in čeljusti Schunk |
| Vrsta izdelka | Čeljusti za stružno glavo za kompaktni vpenjalnik |