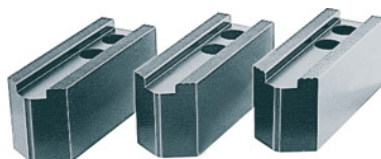


**Garnitura čeljustnih nastavkov, 3-delna, za tip glave: 315****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	313760 315
GTIN	4045197185822
Razred artikla	32R

**Opis****Izvedba:**

**Fino rezkan** utor in ozobje.

Poševnina za majhne vpenjalne Ø.

**Material:**

Kakovosten izdelek iz 16MnCr5.

**Primerno za :**

**Močne stružne glave** proizvajalca Schunk, Röhm in močne stružne glave drugih proizvajalcev.

**Dodatni pribor:**

Utorne matice art. 313505 – 313605.

**Napotek:**

· **Za prilagoditev stružni glavi, primerjajte ozobje, širino utora (D) in razdaljo med luknjami (a, b).**

· **Čeljustni nastavki iz aluminija po ponudbi.**

ustreza barvni kodi: Močne stružne glave in čeljusti Schunk

Dolžina L: 145 mm

Širina B: 50 mm

Višina H: 50 mm

Razdalja med izvrtinami a: 30 mm

Razdalja med izvrtinami b: 30 mm

Širina utora D: 18 mm

**Tehnični opis**

Dolžina L	145 mm
-----------	--------

Razdalja med izvrtinami b	30 mm
za tip glave	315 mm
za navoj DIN 912	M14
Razdalja med izvrtinami a	30 mm
Višina H	50 mm
Širina utora D	18 mm
Širina B	50 mm
ustreza barvni kodi	Močne stružne glave in čeljusti Schunk
Vrsta izdelka	Čeljusti za stružno glavo za kompaktni vpenjalnik