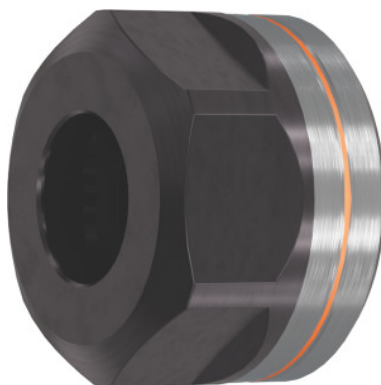


Garant**ER-vpenjalna matica High Speed, za ER: 16****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	309610 16
GTIN	4045197291974
Razred artikla	31Z

Opis**Izvedba:**

Navoj in konus sta brušena v istem vpetju za najvišjo točnost krožnega teka.

Matica prevlečena za manjše trenje in **večjo vpenjalno silo** ter večjo odpornost proti obrabi in koroziji. **S 6-kotnikom** ZK 25.

Primerno za:

Vse standardne glave za ER-vpenjalne stročnice

Dodatni pribor:

Vpenjalni ključ ER art. 309680 – 309740.

Enostranski viličasti ključ (za vel. 16) art. 613300 vel. 25.

Napotek:

Glave in vpenjalne matice so posamezno centrirane!

Tehnični opis

za ER	16 mm
maksimalni zatezni moment	80 Nm
Celotna dolžina L	18 mm

Navoj	M22×1,5
Zunanji Ø D	28 mm
Standard	DIN 6499 D
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Vrsta izdelka	Vpenjalne matice

Pribor

Viličasti ključ, enostranski Zev ključa 25 mm	613300 25
---	-----------