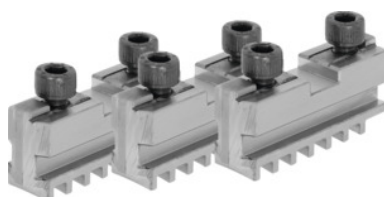


**Garnitura osnovnih čeljusti, 3-delna, kaljene, za tip glave: 250mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	314000 250
GTIN	4019208034133
Razred artikla	33R

Opis**Uporaba:**

Za vpetje kaljenih obrnljivih čeljusti ali mehkih nastavnih čeljusti.

Primerno za:

Tričeljustne stružne glave art. 310505; 310655; 310705.

Napotek:

- Načeloma lahko čeljusti v glavi obnovimo vendar le tako dolgo, dokler ni vodilo v telesu obrabljeno.
- Naknadno kupljene čeljustne nastavke ter stružne in vrtalne čeljusti je treba v glavi zbrusiti na natančen krožni in plani tek.

Tehnični opis

za tip glave	250 mm
Dolžina L	92 mm
Širina utora D +0,01	19,03 mm
Širina prečke B ₁ -0,05	12,7 mm
Navoj	M12
ustreza barvni kodi	Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhmi

Vrsta izdelka

Čeljusti za stružno glave
s spiralnim navojem