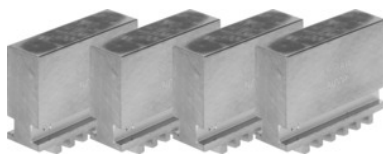


**Garnitura enodelnih čeljusti, 4-delna, mehke, za tip glave: 250mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	314700 250
GTIN	4019208034515
Razred artikla	33R

Opis**Material:**

16 MnCr5

Primerno za:**Štiričeljustne stružne glave art. 312505; 312705.****Napotek:**

- Načeloma lahko čeljusti v glavi obnovimo vendar le tako dolgo, dokler ni vodilo v telesu obrabljeno.
- Naknadno kupljene čeljustne nastavke ter stružne in vrtalne čeljusti je treba v glavi zbrusiti na natančen krožni in plani tek.

Tehnični opis

Dolžina L	90 mm
Višina H	67,5 mm
Širina B	24 mm
za tip glave	250 mm
ustreza barvni kodi	Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhmi
Vrsta izdelka	Čeljusti za stružno glave s spiralnim navojem

