


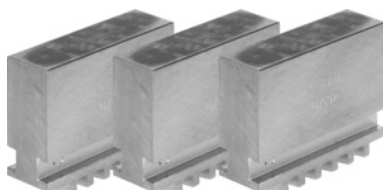

Garnitura enodelnih čeljusti, 3-delna, mehke, za tip glave: 250mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	314600 250
GTIN	4019208034416
Razred artikla	33R

Opis

Material:

16 MnCr5

Primerno za:

Tričeljustne stružne glave art. 310505; 310655; 310705.

Napotek:

- Načeloma lahko čeljusti v glavi obnovimo vendar le tako dolgo, dokler ni vodilo v telesu obrabljeno.
- Naknadno kupljene čeljustne nastavke ter stružne in vrtalne čeljusti je treba v glavi zbrusiti na natančen krožni in plani tek.

Tehnični opis

za tip glave	250 mm
Dolžina L	90 mm
Širina B	24 mm
Višina H	67,5 mm
ustreza barvni kodi	Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhmm
Vrsta izdelka	Čeljusti za stružno glave s spiralnim navojem

