


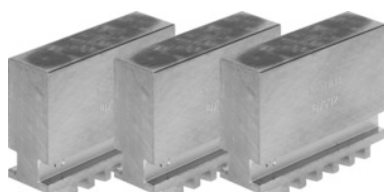

## Garnitura enodelnih čeljusti, 3-delna, mehke, za tip glave: 315mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	314600 315
GTIN	4019208034423
Razred artikla	33R

### Opis

**Material:**

16 MnCr5

**Primerno za:**

Tričeljustne stružne glave art. 310505; 310655; 310705.

**Napotek:**

- Načeloma lahko čeljusti v glavi obnovimo vendar le tako dolgo, dokler ni vodilo v telesu obrabljeno.
- Naknadno kupljene čeljustne nastavke ter stružne in vrtalne čeljusti je treba v glavi zbrusiti na natančen krožni in plani tek.

### Tehnični opis

za tip glave	315 mm
Širina B	34 mm
Dolžina L	130 mm
Višina H	79,5 mm
ustreza barvni kodi	Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhmm
Vrsta izdelka	Čeljusti za stružno glave s spiralnim navojem

