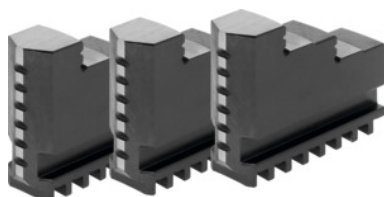


**Garnitura čeljusti za vrтанje, 3-delna, trde, za tip glave: 100****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	315000 100
GTIN	4019208038735
Razred artikla	33R

Opis**Primerno za :****Tričeljustne stružne glave art. 310100; 310500; 310600; 310650; 310670; 310700; 310750.****Napotek:**

- Načeloma lahko čeljusti v glavi obnovimo vendar le tako dolgo, dokler ni vodilo v telesu obrabljeno.
- Naknadno kupljene čeljustne nastavke ter stružne in vrtalne čeljusti je treba v glavi zbrusiti na natančen krožni in plani tek.

ustreza barvni kodi: Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhм

Dolžina L: 48 mm

Širina B: 14 mm

Višina H: 33,5 mm

Tehnični opis

Dolžina L	48 mm
Višina H	33,5 mm
Širina B	14 mm
za tip glave	100 mm
ustreza barvni kodi	Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhм

Vrsta izdelka

Čeljusti za stružno glave
s spiralnim navojem