


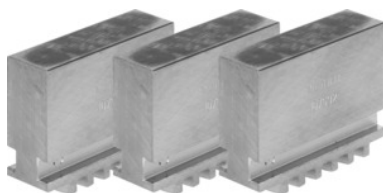

Garnitura enodelnih čeljusti, 3-delna, mehke, za tip glave: 500mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	314600 500
GTIN	4019208034447
Razred artikla	33R

Opis

Material:

16 MnCr5

Primerno za:

Tričeljustne stružne glave art. 310505; 310655; 310705.

Napotek:

- Načeloma lahko čeljusti v glavi obnovimo vendar le tako dolgo, dokler ni vodilo v telesu obrabljeno.
- Naknadno kupljene čeljustne nastavke ter stružne in vrtalne čeljusti je treba v glavi zbrusiti na natančen krožni in plani tek.

Tehnični opis

Dolžina L	190 mm
primerno tudi za tip glave	630 mm
Višina H	95 mm
za tip glave	500 mm
Širina B	42 mm
ustreza barvni kodi	Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhmm

Vrsta izdelka

Čeljusti za stružno glave
s spiralnim navojem