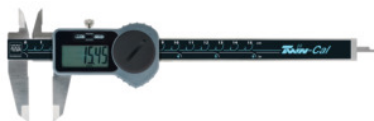


**Digitalno pomično merilo TESA TWIN-CAL, Merilno območje: 150mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	412766 150
GTIN	7630041106176
Razred artikla	45A

Opis**Izvedba:**

Velik, kontrasten prikazovalnik z 11 mm visokimi številkami. Več kot 12000 ur delovanja, preklop v pripravljenost po 10 minutah in samodejni izklop po 2 urah. Način merjenja ABS, vgrajen TLC priključek za prenos podatkov. Brez pogonskega kolesa.

Uporaba:

Zunanje, notranje, stopenjsko in globinsko merjenje.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498918, radijski oddajnik art. 498921 vel. BT.

Tehnični opis

Preklop odčitavanja	mm / cole
Avtomatski izklop	da
Čas delovanja	12.000 h
Z globinskim omejevalnikom	da
Dolžina konic	40 mm
Standard	ISO 13385
Kalibriranje	A1
Višina števil LCD prikazovalnika	11 mm

Globinski omejevalnik	kotno 3,7×1,3
Preklop v pripravljenost	da
Odčitavanje	0,01 mm
Odčitavanje	0,0005 col
Merilno območje	0 - 150 mm
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	enkratna nastavitve ničelne točke
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Število vključenih baterij	1
Tip baterij	Gumbasta baterija
Napajanje	Baterijsko napajanje
Mednarodna velikost izvedbe	CR2032
Odstopanje meritve E MPE	±0,03 mm
Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	TESA Link Connector TLC
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Merilno orodje	digitalni
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljene
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	univerzalnih pomičnih meril

Storitve

DAkkS-kalibriranje Pomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 200 mm	021010 200
Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 200 mm	021000 200

Pribor

Podatkovni kabel TLC, dolžina 2 m Tip USB	498918 USB
---	------------

Sprejemnik/vmesnik za tipkovnico USB Tip	498965
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
Podatkovni kabel TLC, dolžina 2 m Tip D	498918 D
Sprejemnik / vmesnik za tipkovnico USB Tip	498975