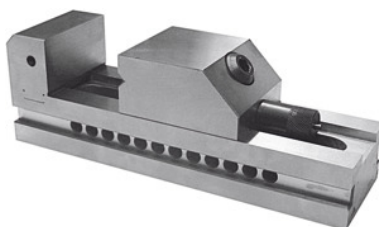


**Primež za brušenje in kontrolo, brez vretena, Širina čeljusti A: 45mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	363650 45
GTIN	4045197313607
Razred artikla	38F

Opis**Izvedba:**

· **Kaljeno jeklo; z vseh strani precizno brušeni.**

Uporaba na 4 različnih straneh (na osnovni, čelni in dveh stranskih ploskvah).

Premično čeljust z roko primaknete k obdelovancu; postopek vpenjanja izvedete s šestkotnim ključem. **Pri popuščanju se premična čeljust samodejno privzdigne od obdelovanca.**

Funkcija:

Sistem z vlekom navzdol – na premično čeljust deluje sila v smeri navzdol zaradi sile vpetja, zato med delovnim postopkom ne more priti do privzdigovanja obdelovanca ali poskakovanja orodja.

Uporaba:

Za **natančno obdelano in kontrolo.**

Točnost:

Znotraj **0,003 mm / 100 mm** (natančnost sistema).

Tehnični opis

Masa	1,3 kg
Celotna dolžina a	160 mm
maksimalno območje vpenjanja b	85 mm
Širina čeljusti A	45 mm
Višina čeljusti C	20 mm

Celotna širina B	45 mm
Vrsta izdelka	Kontrolni primež