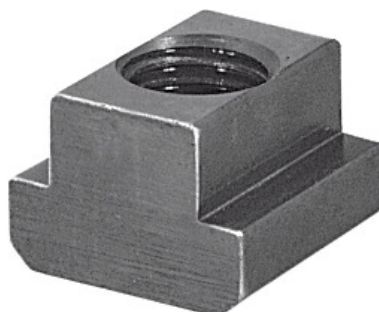


**T-utorna matica, M12, za nazivne mere T-utora: 18mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	370540 18
GTIN	4020772158903
Razred artikla	35A

**Opis****Uporaba:**

Za kombinacijo s stojnimi vijaki po standardu.

**Standard:**

**DIN 508**

**Material:**

Jeklo za poboljšanje, trdnost 10.

**Napotek:**

Polna obremenitev le pri vijačenju po **celi** dolžini navoja.

**Tehnični opis**

Višina k	10 mm
Širina e	28 mm
Dolžina	28 mm
Nazivna mera T-utora	18 mm
Širina a	17,7 mm
Tip	508

Standard	DIN 508
Velikost navoja	M12
z navojem	da
Material	Jeklo za poboljšanje
Razred trdnosti	10
Vrsta izdelka	Utorne matice