


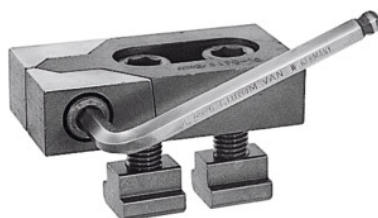

Vpenjalna čeljust Bulle, par, s priborom, Širina utora a: 20mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	375110 20
GTIN	4020772073008
Razred artikla	35A

Opis

Izvedba:

Nizka izdelava, ni izstopajočih vpenjalnih vijakov. Vpenja v vsakem poljubnem kotu glede na utor mize. Pri zatezanju stranskega vijaka se obdelovanec zaradi klina vpne proti strojni mizi.

Uporaba:

Za stransko vpenjanje tankih plošč neposredno na mizo stroja.

Material:

Jeklo za poboljšanje, popuščano in brunirano.

Obseg dobave:

Vključno z 2 pritrdilnima vijakoma, DIN 912, 10.9, T-utornima maticama in šestkotnim vijačnim nastavkom ISO 2936 C.

Napotek:

Dobavljivo samo v parih!

Tehnični opis

Višina	25 mm
za vpenjalne vijake	M16
Dolžina	100 mm
Širina	50 mm
Širina utora a	20 mm

Tip	6490
Vrsta izdelka	Vpenjalnik z vlekom navzdol