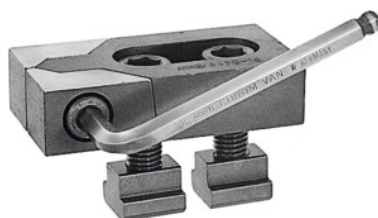


**Vpenjalna čeljust Bulle, par, s priborom, Širina utora a: 28mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	375110 28
GTIN	4020772073039
Razred artikla	35A

**Opis****Izvedba:**

Nizka izdelava, ni izstopajočih vpenjalnih vijakov. Vpenja v vsakem poljubnem kotu glede na utor mize. Pri zatezanju stranskega vijaka se obdelovanec zaradi klina vpne proti strojni mizi.

**Uporaba:**

**Za stransko vpenjanje tankih plošč** neposredno na mizo stroja.

**Material:**

Jeklo za poboljšanje, popuščano in brunirano.

**Obseg dobave:**

Vključno z 2 pritrdilnima vijakoma, DIN 912, 10.9, T-utornima maticama in šestkotnim vijačnim nastavkom ISO 2936 C.

**Napotek:**

Dobavljivo samo v parih!

**Tehnični opis**

za vpenjalne vijake	M24
Višina	30 mm
Širina	78 mm
Dolžina	140 mm
Širina utora a	28 mm

Tip	6490
Vrsta izdelka	Vpenjalnik z vlekom navzdol