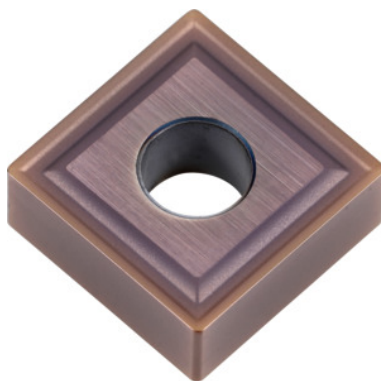


Garant**SNMG 120404, Zvrst: HB7415**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251222 HB7415
GTIN	4045197816580
Razred artikla	21G

Opis

SNMG 120404 HB7415 Radij rezila: 0,4 mm

Zvrst: HB7415

Lomilec odrezkov: TIM

Globina reza a_p : 1 - 4 mmPodajanje f : 0,1 - 0,25 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 50 - 70 m/min

Tehnični opis

Rezalni pogoji	kontinuirano
Podajanje f	0,1 - 0,25 mm/v
Radij rezila	0,4 mm
Glavna uporaba	S
Lomilec odrezkov	TIM
Globina reza a_p	1 - 4 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 70 m/min

Zvrst	HB7415
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 120404
Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje