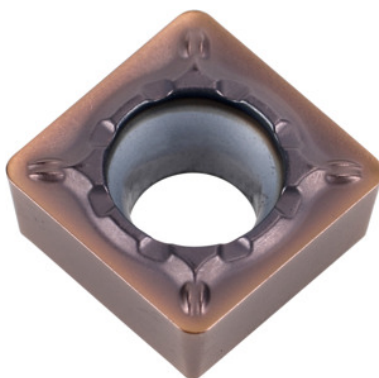


Garant**SCMT 09T308, Zvrst: HB7415**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260744 HB7415
GTIN	4045197816955
Razred artikla	21G

Opis

SCMT 09T308 HB7415 Radij rezila: 0,8 mm

Zvrst: HB7415

Lomilec odrezkov: TIS

Globina reza a_p : 0,5 - 1 mmPodajanje f : 0,1 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 60 - 70 m/min

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	TIS
Rezalni pogoji	neprekinjen
Zvrst	HB7415
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 70 m/min
Globina reza a_p	0,5 - 1 mm
Radij rezila	0,8 mm
Glavna uporaba	S

Podajanje f	0,1 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	SCMT 09T308
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje