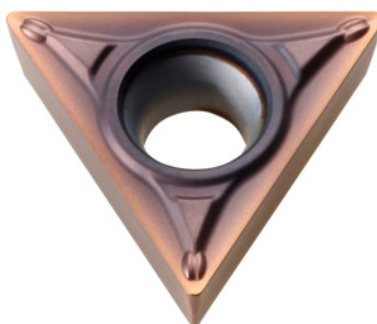


**Garant****TCMT 110208, Zvrst: HB7415**

### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260954 HB7415
GTIN	4045197816993
Razred artikla	21G

### Opis

TCMT 110208 HB7415 Zvrst: HB7415  
Lomilec odrezkov: TIS  
Globina reza  $a_p$ : 0,2 - 1 mm  
Podajanje  $f$ : 0,1 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 60 - 70 m/min

### Tehnični opis

Zvrst	HB7415
Rezalni pogoji	neprekinjen
Radij rezila	0,8 mm
Podajanje $f$	0,1 mm/v
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	60 - 70 m/min
Glavna uporaba	S
Globina reza $a_p$	0,2 - 1 mm
Lomilec odrezkov	TIS

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	TCMT 110208
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje