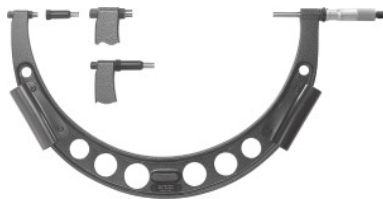


Hartig

**Precizni mikrometer s podaljškom končne mere, Merilno območje:
400-500mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|----------------|
| Številka za naročanje | 420920 400-500 |
| GTIN | 4250099610819 |
| Razred artikla | 46P |

Opis**Izvedba:**

Trden merilni lok iz lahke kovine, lakiran s prašnato barvo, s toplotno zaščito, torno sklopko in pripravo za fiksiranje. Zelo fino lepene merilne površine iz karbidne trdine. Natančnost boljša kot DIN 863. S pomočjo podaljška za merilno kladico, ki je lepan in prevlečen s karbidno trdino in se na mikrometer pritrdi s privijačenjem, se merilno območje mikrometra podvoji. Na notranji strani s skalo za obe merilni območji.

Prednosti:

Zelo veliko merilno območje. Po zamenjavi podaljška za končno mero je mikrometer takoj pripravljen za uporabo. Dodatna kontrolna mera ni potrebna. Neposredno odčitavanje 1/100 mm na velikem bobnu s skalo.

Obseg dobave:

Mikrometer z 1 z enim podaljškom za merilno kladico. Brez kontrolne mere.

Napotek:

Izvedba z merilnim območjem do 2000 mm po ponudbi.
Posebne izvedbe so dobavljive po ponudbi

Tehnični opis

| | |
|-----------------|--------------|
| Merilno območje | 400 - 500 mm |
| Odčitavanje | 0,01 mm |
| Ø vretena | 10 mm |

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Hod merilnega vretena | 50 mm |
| Delitev merilnega bobna | 1/100 mm |
| Masa | 5,6 kg |
| Ø merilnega bobna | 24 mm |
| Kalibriranje | S3 |
| Točnost | 8 µm |
| Standard | Tovarniški standard |
| Merilno orodje | analogni |
| Pakiranje | čvrsta škatla |
| Vrsta izdelka | mikrometra |

Storitve

| | |
|---|----------------|
| Kalibriranje mikrometra s podaljškom Merilno območje 400-500 mm | 020450 400-500 |
|---|----------------|