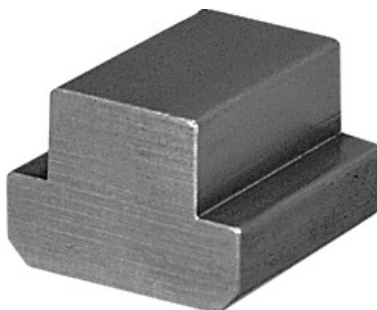


**T-utorna matica Surovec, Nazivna mera T-utora: 20mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	375320 20
GTIN	4020772084578
Razred artikla	35A

Opis**Uporaba:**

Za izdelavo utornih matic z neobičajnim navojem.

Standard:

DIN 508

Material:

Jeklo za poboljšanje, nepoboljšano (=surovec, brez navoja).

Napotek:

Polna obremenitev le pri vijačenju po **celi** dolžini navoja.

Tehnični opis

Nazivna mera T-utora	20 mm
Širina a	19,7 mm
Višina matice	24 mm
Širina e	32 mm
Višina k	12 mm
Tip	508

Vrsta izdelka

Utorne matice