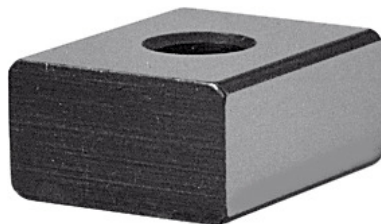


**Ravna utorna matica, brušena, Mera utora b1 na stroju in pripravi: 18mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	375370 18
GTIN	4020772071738
Razred artikla	35A

**Opis****Izvedba:**

Precizno brušeni po obodu; zato se skrajšajo časi za uravnavanje priprav, strojnih primežev in drugih delov, ki jih je potrebno postaviti vzporedno z utori v mizi orodnega stroja. Merilna ura pri tem ni več potrebna.

**Uporaba:**

Uporaba ravnih utornih matic je smiselna, **če se ena priprava uporablja vedno na istem stroju z enako širino utorov.**

**Material:**

Jeklo C 15, površinsko kaljeno.

**Točnost:**

**Mera b = prileg h 6.**

**Tehnični opis**

za vijake DIN 84, DIN 912	M6×16
Dolžina	22 mm
Mera utora b <sub>1</sub> na stroju in pripravi	18 mm
Višina H	10 mm
Tip	6322B
Vrsta izdelka	Utorne matice

