


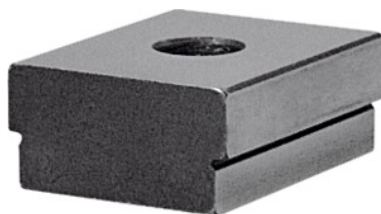

## Posneta utorna matica, brušena, Mera utora b1 na stroju: 22mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	375365 22
GTIN	4020772071615
Razred artikla	35A

### Opis

#### Izvedba:

Precizno brušeni po obodu; zato se skrajšajo časi za uravnavanje priprav, strojnih primežev in drugih delov, ki jih je potrebno postaviti vzporedno z utorji v mizi orodnega stroja. Merilna ura pri tem ni več potrebna.

#### Uporaba:

**Utorne matice se v paru privijejo v standardizirane, 20 mm široke usmerjevalne utore priprav.** Z zamenjavo utornih matic je mogoče z eno pripravo delati **na več strojih z različnimi širinami utorov.**

#### Material:

Jeklo C 15, površinsko kaljeno.

#### Točnost:

**Mera b = prileg h 6.**

#### Napotek:

**Vel. 20** glejte art. 375370.

### Tehnični opis

Dolžina	32 mm
Mera utora b <sub>1</sub> na stroju	22 mm
za vijake DIN 84, DIN 912	M6×16
Mera utora b <sub>2</sub> na pripravi	20 mm

Višina H	12 mm
Tip	6322A
Vrsta izdelka	Utorne matice