


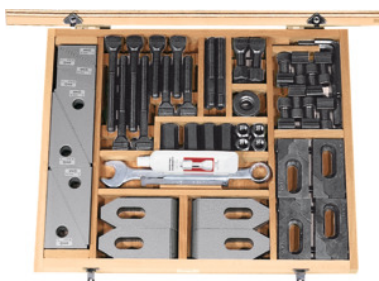

Garnitura vpenjalnega orodja, Nazivna mera T-utora /navoj: 14/M12mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	375405 14/M12
GTIN	4020772083601
Razred artikla	35A

Opis

Izvedba:

Garnituro sestavljajo različni vpenjalni elementi, ki so potrebni za hitro vpenjanje orodij, priprav in obdelovancev na mizo stroja s T-utori. Vsi deli so izdelani iz poboljšane jekla in se lahko naknadno naročijo tudi posamično.

Obseg dobave:

Obročno viličasti ključ, pasta za vijake, lesena škatla

Obseg dobave:

T-utorne matice art. 375300 DIN 787: 4 kosi/80 mm;
4 kosi/125 mm;
2 kosa/50 mm

Stojni vijaki art. 375380 DIN 6379: 4 kosi/100 mm

Vpenjalne prečke art. 372000 DIN 6314 Z: 4 kosi/14×100

visoke matice art. 375385 DIN 6330 B: 6 kos

Podaljševalne matice art. 375395: 4 kos

Univerzalne vpenjalne podloge art. 372200: 4 kosi/vel. 2;
4 kosi/vel. 3

Stožčasta ponvica, oblika G, art. 375360 DIN 6319 G: 6 kos

Pritezne vpenjalne čeljusti art. 375110: 4 kosi/vel. 14

Za držala z vzmetjo za vpenjalne prečke art. 370850: 4 kosi/vel. 14

Čistilnik T-utorov art. 375512: 1 kos/vel. 1

Tehnični opis

Dolžina lesene škatle	460 mm
Vpenjalna višina pri štirikratnem vpenjanju	2 - 160 mm
Nazivna mera T-utora	14 mm
Vpenjalna višina pri dvakratnem vpenjanju	2 - 270 mm
Širina lesene škatle	330 mm
Navoj	M12
Višina lesene škatle	50 mm
Tip	6530
Vrsta izdelka	Vpenjalni element