


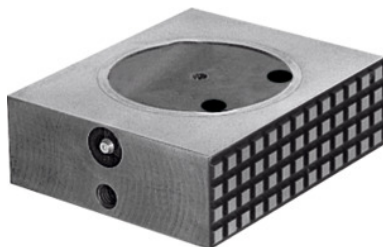

Nihajoča čeljust pomična, za tip: 125



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	361660 125
GTIN	4250364400916
Razred artikla	34A

Opis

Izvedba:

Pomična čeljust, na eni strani narebričena.

Uporaba:

- Za vpenjanje nevzporednih obdelovancev.
- Za vpenjanje stopničastih letev art. 361950; 361960; 361970.

Material:

Kaljeno jeklo, brušene površine.

Primerno za:

NC8, Garant-NC, Titan.

Obseg dobave:

Vklj. s pritrdilnimi vijaki.

Tehnični opis

Širina čeljusti b	124,4 mm
Višina čeljusti h	39,5 mm
Dolžina čeljusti l	84 mm
za tip	125
ustreza barvni kodi	Duo Plus
ustreza barvni kodi	LC

ustreza barvni kodi	LC-GARANT
ustreza barvni kodi	TC
ustreza barvni kodi	HiPo
ustreza barvni kodi	Titan
ustreza barvni kodi	Titan2/TitanSense
ustreza barvni kodi	LCV125G
ustreza barvni kodi	NC8
ustreza barvni kodi	HOLEX NC
Vrsta izdelka	Čeljusti primeža