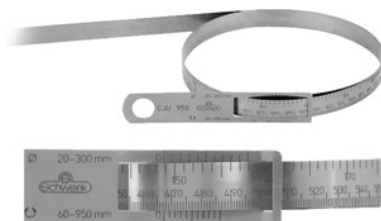


**Jekleni tračni meter za obseg in  $\emptyset$ , Maks. obseg merilnega območja: 3460mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	465680 3460
GTIN	2050001061720
Razred artikla	46R

**Opis****Izvedba:**

Jekleni meter **CJU** za merjenje zunanjšega obsega in  $\emptyset$  okroglih teles. Vzmetni jekleni meter je na prednji strani lasersko opremljen z dvojno skalo za obseg in  $\emptyset$ . Razdelitev skale 1 mm.

**Odčitavanje z nonijem 0,1 mm.** Pogrešek skale v skladu z DIN 866.

**Napotek:**

Merilni trakovi C z odčitavanjem 0,05 mm in merilni trakovi s črno prevleko po ponudbi. Stacionarna različica CJU na zahtevo.

**Tehnični opis**

Širina traku	16 mm
Merilno območje za merjenje $\emptyset$	700 - 1100 mm
Merilno območje za merjenje obsega	2190 - 3460 mm
Odčitavanje	0,1 mm
Debelina traku	0,2 mm
Kalibriranje	G2
Vrsta izdelka	Tračni metri

**Storitve**

Kalibriranje osnovnega metra maksimalna dolžina 6000  
mm

026280 6000