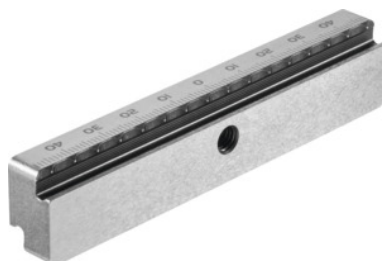


Garant**Prijemalna predložna čeljust 5/5, za tip: 100****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	361141 100
GTIN	4045197849175
Razred artikla	310

Opis**Izvedba:****Naležna površina 3 mm.**

2 vpenjalni stopnji z višino 5 mm.

Prednosti:**Če se čeljust obrne, je na voljo druga vpenjalna stopnja.****Primerno za:**

Čeljustni nastavki art. 361124–361127, art. 361133 in art. 361135.

Stopničaste čeljusti art. 361295–361296.

Tehnični opis

Dolžina l_1	9 mm
Dolžina čeljusti l	12 mm
Višina h_1	15 mm
Višina čeljusti h	20 mm
Dolžina l_2	9 mm
Širina čeljusti b	100 mm
Višina h_2	15 mm

ustreza barvni kodi	Xpent0
ustreza barvni kodi	Xpent1-2
Vrsta izdelka	Čeljusti primeža