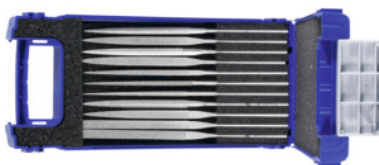


**Garnitura diamantnih pil, 11-delna, 140 mm, Zrnatost: D181 μ m****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	529350 D181
GTIN	4007220017425
Razred artikla	53B

Opis**Izvedba:**

Surovci za te iglaste pile so kovani iz specialnega jekla in brušeni. Diamantni prah enake zrnatosti je enakomerno razporejen po površni in galvansko utrjen. Enakomerna diamantna obloga in izjemna trdota diamanta zagotavljata najboljše rezultate piljenja. **Celotna dolžina pile = 140 mm**; dolžina diamantne obloge = 70 mm; držalo $\varnothing = 3$ mm.

Uporaba:

Za natančno naknadno obdelavo odrezanih, izsekanih ali stiskanih obdelovancev iz **kaljenega jekla** ali **karbidne trdine**. Tudi za obdelavo **stekla, keramike** itd. Pilite z **manjšo pritisno silo**, zlasti na robovih. Večji pritisk ne povečuje učinka in škodi pili. Groba zrnatost

Obseg dobave:

V škatli iz umetne mase.

11-delna, po 1 pila oblike 1–11 (vse oblike), dodatno 1 ploščata-topa pila z zaokroženimi robovi.

Dodatni pribor:

Hitrovpenjalni ročaj za te pile nadete pod art. 519700.

Tehnični opis

Celotna dolžina	140 mm
Brusno sredstvo	Diamant
Kratica za brusno sredstvo	D
Število posamičnih pil	11
Pakiranje	Škatla iz umetne mase

Vrsta izdelka

Iglasta pila

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
Karbidna trdina	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Kamen	pogojno primerno		

Pribor

Diamantna iglasta pila, 140 mmZrnatost D181 (groba) Tip 4	529230 4
Hitrovpenjalni ročajza iglaste pile Tip 3	519700 3
Diamantna iglasta pila, 140 mmZrnatost D181 (groba) Tip 3	529230 3
Hitrovpenjalni ročajza iglaste pile Tip 2	519700 2
Diamantna iglasta pila, 140 mmZrnatost D181 (groba) Tip 6	529230 6
Diamantna iglasta pila, 140 mmZrnatost D181 (groba) Tip 8	529230 8
Diamantna iglasta pila, 140 mmZrnatost D181 (groba) Tip 1	529230 1