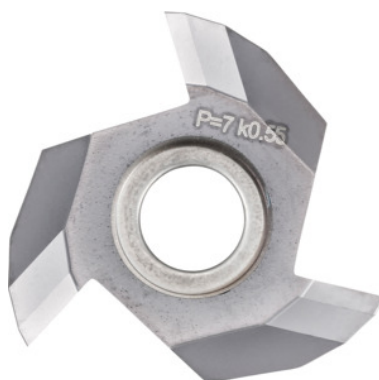


**Garant****Rezkalna ploščica 30°, HB7720, Korak: 8mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	217327 8
GTIN	4045197854971
Razred artikla	21C

**Opis****Napotek:**

Ne uporabljajte s cirkularnim rezkarjem art. 217252 več 27L.

**Tehnični opis**

za navoj $\geq$	Tr50 $\times$ 8 – Tr52 $\times$ 8
Geometrija ploščice	Polni profil
Globina t	4,5 mm
Zunanji $\varnothing$ D	25 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Korak navoja	8 mm
Uporaba	za notranje varnostne obroče
Zvrst	HB7720
Rezalni material	HM

Vrsta navoja	TR-LH
Vrsta navoja	TR
Kot profila	30 stopinj
Tip	P26
Število rezil Z	3
Smer rezanja	desni in levi
Vrsta izdelka	Rezalni vložki za cirkularno rezkanje

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	500 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	400 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	250 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	250 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	120 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	120 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	100 m/min	P
Jeklo < 55 HRC	primerno	60 m/min	H
Jeklo < 60 HRC	primerno	45 m/min	H
Jeklo < 65 HRC	primerno	35 m/min	H
Jeklo < 67 HRC	primerno	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	primerno	80 m/min	S
GG(G)	primerno	180 m/min	K
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	primerno		

