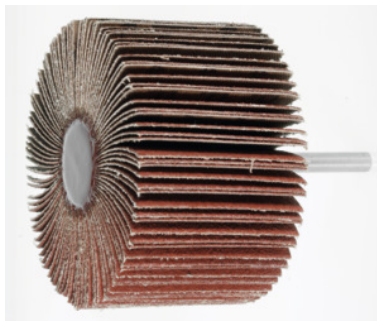


HOLEX**Pahljačasti brus za INOX, Zrnatost 60, Ø glave × širina glave: 50X20mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 554110 50X20 |
| GTIN | 4045197235541 |
| Razred artikla | 52E |

Opis**Izvedba:**

Pahljačasto razporejene lamele okoli osi orodja.

Brusne lamele z zrnji iz **običajnega korunda (A)**. Z **vezivom za aktivno brušenje** za INOX.

Uporaba:

Pretežno za fino brušenje in poliranje večjih polmerov v orodjarstvu in pri izdelavi kalupov ter pri izdelavi posod in aparatov. Brusne lamele se idealno prilagodijo konturam obdelovanca.

Tehnični opis

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Širina glave | 20 mm |
| Zrnatost | 60 |
| Priporočeno število vrtljajev | 9000 min ⁻¹ |
| Maksimalno število vrtljajev | 15300 min ⁻¹ |
| Ø držala | 6 mm |
| Ø glave | 50 mm |
| Brusno sredstvo | Brusna zrna iz korunda (A) |

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Kratica za brusno sredstvo | A |
| Značilnost blagovnega imena | Zrnatost 60 |
| Vrsta izdelka | Pahljačasti brus |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V _c | ISO-oznaka |
|-------------------|------------------|----------------|------------|
| Alu Mg | primerno | | |
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 1400 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 55 HRC | primerno | | |
| Jeklo < 60 HRC | primerno | | |
| INOX | primerno | | |
| Ti | pogojno primerno | | |
| GG(G) | pogojno primerno | | |
| CuZn | primerno | | |
| Umetna masa, GFK | primerno | | |
| Les | primerno | | |
| suho | primerno | | |