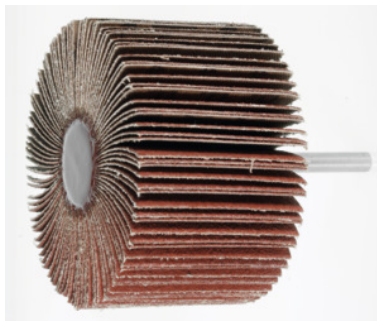


**HOLEX****Pahljačasti brus za INOX, Zrnatost 60, Ø glave × širina glave: 60X30mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 554110 60X30  |
| GTIN                  | 4045197235558 |
| Razred artikla        | 52E           |

**Opis****Izvedba:**

Pahljačasto razporejene lamele okoli osi orodja.

Brusne lamele z zrni iz **običajnega korunda (A)**. Z **vezivom za aktivno brušenje** za INOX.

**Uporaba:**

Pretežno za fino brušenje in poliranje večjih polmerov v orodjarstvu in pri izdelavi kalupov ter pri izdelavi posod in aparatov. Brusne lamele se idealno prilagodijo konturam obdelovanca.

**Tehnični opis**

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Zrnatost                      | 60                         |
| Širina glave                  | 30 mm                      |
| Priporočeno število vrtljajev | 8000 min <sup>-1</sup>     |
| Maksimalno število vrtljajev  | 12700 min <sup>-1</sup>    |
| Ø držala                      | 6 mm                       |
| Ø glave                       | 60 mm                      |
| Brusno sredstvo               | Brusna zrna iz korunda (A) |

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Kratica za brusno sredstvo  | A                |
| Značilnost blagovnega imena | Zrnatost 60      |
| Vrsta izdelka               | Pahljačasti brus |

## Uporabniški podatki

|                   | Primernost       | V <sub>c</sub> | ISO-oznaka |
|-------------------|------------------|----------------|------------|
| Alu Mg            | primerno         |                |            |
| Jeklo < 900 N/mm  | primerno         |                |            |
| Jeklo < 1400 N/mm | primerno         |                |            |
| Jeklo < 55 HRC    | primerno         |                |            |
| Jeklo < 60 HRC    | primerno         |                |            |
| INOX              | primerno         |                |            |
| Ti                | pogojno primerno |                |            |
| GG(G)             | pogojno primerno |                |            |
| CuZn              | primerno         |                |            |
| Umetna masa, GFK  | primerno         |                |            |
| Les               | primerno         |                |            |
| suho              | primerno         |                |            |